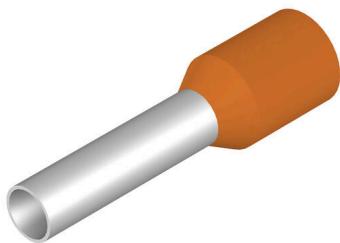


**H4,0/20T OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, naranja
Código	<a href="#">9021110000</a>
Tipo	H4,0/20T OR
GTIN (EAN)	4008190035754
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

**H4,0/20T OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULUS) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.29 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color naranja	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	4.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	20.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	14 mm
Sección de conexión del conductor	4 mm <sup>2</sup>	Color	Miscellaneous

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H4,0/20T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo

