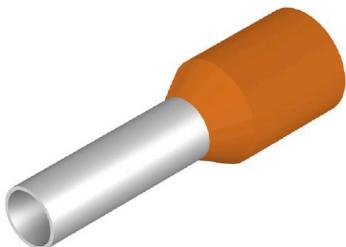


H4,0/18T OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- En MultiPack
- Código de colores Weidmüller
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja
Código	9021250000
Tipo	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
Cantidad	250 Pieza
Embalaje	MultiPack

H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULUS) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.29 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color naranja	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	10 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	4.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	18.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	12 mm
Sección de conexión del conductor	4 mm ²	Color	Telemecanique

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		



Dibujos

Dibujo

