

## H150,0/54 GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

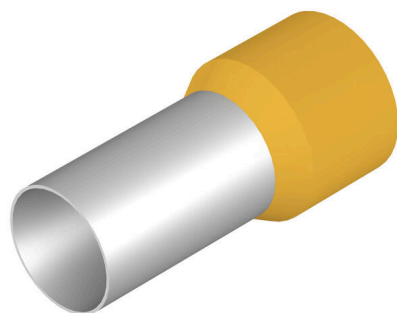

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 38 mm, 32 mm, amarillo
Código	<a href="#">9028230000</a>
Tipo	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008 19089 1602
Cantidad	25 Pieza
Embalaje	suelto

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E499744

### Dimensiones y pesos

Peso neto	10.8 g
-----------	--------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color amarillo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

### Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	18.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	32 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	23.5 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.75 mm
L1 en mm	54.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 300 MCM
Espesor del manguito de metal (S1)	0.5 mm	Longitud de desaislado	38 mm
Sección de conexión del conductor	150 mm <sup>2</sup>	Color	Weidmueller

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

