

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Interface d'accès FrontCom® Micro avec USB à IP65

Informations générales de commande

Version	Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Typ A-B
Référence	1222550000
Туре	IE-FCM-USB-AB
GTIN (EAN)	4050118005806
Qté.	10 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
	c(UL)us		
	LISTED		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Nº de certificat (cULus)	E316369		
Dimensions et poids			
Profondeur	42.9 mm	Profondeur (pouces)	1.689 inch
Hauteur	44 mm	Hauteur (pouces)	1.7323 inch
Largeur	29.5 mm	Largeur (pouces)	1.1614 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	24.08 g	Eparacian da para, maza	
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de pose		Temperature de fonctionnement	-40 C70 C
Conformité environneme Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	0,1 % en poids	
Classifications			
ETIMA C. C.	F0004004	ETIM 7.0	F0004004
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001031 27-18-27-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-27-02 27-18-27-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-18-27-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-02	-	27-18-28-92
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-10-20-92
Caractéristiques général	es		
		Raccordement 2	USB B
	USB A		Тур А-В
	USB A Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0	Circuit	
Description de l'article	Prolongateur FrontCom	Circuit Matériau de base du boîtier	PA UL 94 VO
Raccordement 1 Description de l'article Couleur Type de montage	Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0		

Date de création 05.11.2025 09:30:54 MEZ

Norme de connecteur

Niveau du catalogue / Dessins

Nº de certificat (cULus)

E316369

2

IEC 61076-3-107



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Dessin coté



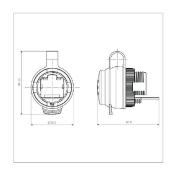

Découpe de montage

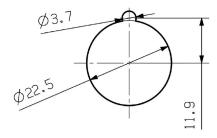



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clé de serrage IE



La clé de fixation sert au serrage du contre-écrou lors du montage des embases de la variante 04.

Particularités:

- · Outil standard
- En plastique robuste

Informations générales de commande

 Type
 IE-FISP-V4
 Version

 Référence
 9204370000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248660780

Neutre

Qté.



2 ST

SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et TélémécaniquePour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Туре	SM 27/18 MC NE WS	Version
Référence	<u>1699860000</u>	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4008190892302	27 mm, Support SwitchMark, blanc
Qté.	80 ST	

Date de création 05.11.2025 09:30:54 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Produits complémentaires



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et TélémécaniquePour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Туре	SM-H 27/18 SW	Version
Référence	<u>1716630000</u>	SwitchMark, Accessoires, 48 x 27 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190343194	
Qté.	25 ST	

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil:

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

5

Informations générales de commande

Туре	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	<u>1857440000</u>	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 ST	

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

IE-FCM-USB-AB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

	2.10.10 90.10.10.00 00 00.11.11.00	
Туре	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 ST	

Niveau du catalogue / Dessins 6