

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Illustration du produit

















Le couvercle rabattable du boîtier CH20M offre des fonctions pratiques qui soutiennent votre application. Il peut être scellé, ce qui assure une sécurité et une protection supplémentaires de votre contenu. Vous disposez également d'une option d'impression sur la protection en utilisant l'impression par tampon pour afficher clairement des informations importantes ou des logos.

En outre, des repérages peuvent être utilisés pour appliquer des instructions spécifiques ou des repérages directement sur le couvercle.

#### Informations générales de commande

Boîtier modulaire, OMNIMATE Housing - série CH20M transparent, Protection rabattable, Lar- geur: 17.5 mm
<u>1254160000</u>
CH20M17 C TP 8089
4050118046939
70 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	6 mm	Profondour (naugos)	0.2362 inch
Hauteur	86.9 mm	Profondeur (pouces) Hauteur (pouces)	3.4213 inch
Largeur	17.5 mm	Largeur (pouces)	0.689 inch
Poids net	2.26 g	Largear (pouces)	0.000 IIICII
Températures			
Température ambiante	-25 °C85 °C	plage de température d'utilisation	-40120 °C
Humidité	5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation		
Conformité environnementale	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	0,1 % en poids	
Classifications			
ETINA 7.0	FC001021	ETIM O O	FC001021
ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001031 EC001031	ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001031 EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-19-06-03	LCLA33 14.0	27-19-00-03
Caractéristiques des matériau	ıx		-
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Matériau isolant	PC
Groupe de matériaux isolants	IIIa	Surface	non traité
Matériau de base	Plastique	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	175 ≤ CTI <400
Caractéristiques générales			
			IDOO I'v' ' A II'
Couleur Tableau des couleurs (similaire)	transparent -	Degré de protection Informations concernant l'assemblage complet, voir les articles référencés	IP20 en condition installée CH20M17 B BK/OR 2010
Possibilité d'enrobage	Non	complet, von les articles references	
Propriétés des composants			
Déverrouillage de sécurité	plombable	Repérage intégrable	Oui
Options de personnalisation	•	. 0 0 1-	
- F - 200 at personnanoution			
Possibilité de découpes spécifiques aux clients	Non	Possibilité d'étiquetage spécifique au client	Oui
Processus de la commande client spécifique	Cf. directives dans la section téléchargements	Variantes de couleur	Davantage sur demande

Date de création 11.11.2025 10:23:03 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

## **Dessins**

### Illustration du produit



#### **Dessin coté**

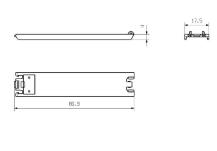



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

#### Impression spéciale



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

#### Informations générales de commande

morniations gonorates as communities				
Туре	ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR	Version		
Référence	1038860000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 13.5 mm, PA		
GTIN (EAN)	4032248768110	66, Couleur: selon demande du client, Enfichable		
Qté.	1 ST			

#### Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil:

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

4

#### Informations générales de commande

Туре	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Version
Référence	<u>1912130000</u>	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 13.5 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248541164	66, Couleur: transparent, Enfichable
Qté.	5 ST	

Niveau du catalogue / Dessins