

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé
Référence	<u>1450630000</u>
Туре	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

	PO 444	570.000	
Agréments	⋒		
	● '41 '	(DNV))	
		JS Vancation of	
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Certificat Nº (cURus)	E223801		
Dimensions et poids			
			0.0055
Hauteur	23 mm 51.5 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Largeur	90.5 mm	Largeur (pouces) Longueur (pouces)	2.0276 inch 3.563 inch
Longueur Poids net	16.5 g	Longueur (pouces)	3.303 IIICII
i olus liet	10.5 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
remperatare as steemage		- componentario do romotromicom	
Température de pose			
Conformité environnem			
Conformité environnem Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	pulfonate 20420 40 2	
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s		
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption		
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s		
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808	8-c28f019e7f77	F00004F0
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications ETIM 6.0	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808 EC000456	8-c28f019e7f77 ETIM 7.0	EC000456
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808 EC000456 EC000456	8-c28f019e7f77 ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000456
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808 EC000456 EC000456 EC000456	8-c28f019e7f77 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000456 27-18-28-06
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808 EC000456 EC000456 EC000456 27-18-92-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000456 27-18-28-06 27-18-28-06
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808 EC000456 EC000456 EC000456 27-18-92-90 27-18-28-06	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000456 27-18-28-06 27-18-28-06 27-18-28-92
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808 EC000456 EC000456 EC000456 27-18-92-90 27-18-28-06 27-18-28-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000456 27-18-28-06 27-18-28-06
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808 EC000456 EC000456 EC000456 27-18-92-90 27-18-28-06 27-18-28-92 27-18-28-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000456 27-18-28-06 27-18-28-06 27-18-28-92
Conformité environnem Statut de conformité RoHS REACH SVHC SCIP Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	Conforme sans exemption Potassium perfluorobutane s 8a473a8a-33d4-4318-808 EC000456 EC000456 EC000456 27-18-92-90 27-18-28-06 27-18-28-92 27-18-28-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000456 27-18-28-06 27-18-28-06 27-18-28-92

2

E223801

2000039-80039714

Insert, données

Normes générales

Certificat Nº (cURus)

Certificat Nº (CSA)

Niveau du catalogue / Dessins

Insert Power grand

Numéro de certificat (DNV)

1

TAA000022B

Fiche de données

IE-FC-IP-PWB/2ST




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

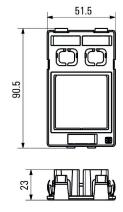



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Informations générales de commande

Туре	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	<u>1962850000</u>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 ST	
Туре	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	1963840000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 ST	
Туре	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Type Référence	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	Version Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
Référence	1963830000	
Référence GTIN (EAN)	1963830000 4032248646159	
Référence GTIN (EAN) Qté.	1963830000 4032248646159 10 ST	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
Référence GTIN (EAN) Oté.	1963830000 4032248646159 10 ST IE-BI-RJ45-C	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET Version

USB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Туре	IE-BI-USB-A	Version
Référence	<u>1019570000</u>	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-BI-USB-AB	Version
Type Référence	IE-BI-USB-AB 1131380000	Version Insert USB, Insert d'embase, type AB

Date de création 03.11.2025 02:17:42 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

 Type
 IE-BI-USB-3.0-A
 Version

 Référence
 1487920000
 Insert USB, Embase, type A

 GTIN (EAN)
 4050118298208

 Qté.
 1 ST

Prises femelles de puissance



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Туре	IE-FCI-PWB-AU	Version
Référence	1450830000	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FCI-PWB-AU-10A	Version
Référence	<u>1546590000</u>	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FCI-PWB-CH	Version
Référence	1450780000	FrontCom, Insert Power grand, Type J, Femelle, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FCI-PWB-CN	Version
Référence	1450790000	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FCI-PWB-DE	Version
Référence	1450730000	FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FCI-PWB-DE-OR	Version
Référence	<u>1554000000</u>	FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE, Orange
GTIN (EAN)	4050118360806	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FCI-PWB-FR	Version
Référence	1450750000	FrontCom, Insert Power grand, Type E, Femelle, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Qté.	1 ST	
Type	IE-FCI-PWB-GB	Version
Type Référence	IE-FCI-PWB-GB 1450770000	Version FrontCom, Insert Power grand, Type G, Femelle, GB
Référence	1450770000	

Date de création 03.11.2025 02:17:42 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type IE-FCI-PWB-MC Version

Référence 1529570000 FrontCom, Insert Power grand, Femelle, Multi-contact, EU, US, CN,

GTIN (EAN) 4050118334517 GB, IND

Qté. 1 ST

RCBO



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type IE-FCI-PWB-RCBO Version

Référence 1534250000 FrontCom, Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les

GTIN (EAN) 4050118337938 surintensités (RCBO), Insert Power grand, RCBO

Oté 1.ST

Prises femelles de puissance



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

6

Informations générales de commande

 Type
 IE-FCI-PWS-EU
 Version

 Référence
 1450740000
 FrontCom, Insert Power petit, Femelle, EU

 GTIN (EAN)
 4050118255379

 Qté.
 1 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Les avantages en un coup d'œil:

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS Version

<u>1736181044</u> ESG, Repérage d’équipements et appareillages x 20 mm, PA

GTIN (EAN) 4008190985950

Référence

Qté.

4008190985950 200 ST 66, Couleur: blanc, Enfichable

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

 Type
 IE-FC-PWPC
 Version

 Référence
 1450820000
 FrontCom, Pro

GTIN (EAN) 4050118255584

Qté. 1 ST

FrontCom, Protection au toucher, cadre simple

Date de création 03.11.2025 02:17:42 MEZ

Fiche de données

IE-FC-IP-PWB/2ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type SDS 0.4X2.5X75
Référence 9009030000
GTIN (EAN) 4032248266944

tté. 1 ST

Version

Tournevis, Tournevis

Date de création 03.11.2025 02:17:42 MEZ