

## ZAD 3/4


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

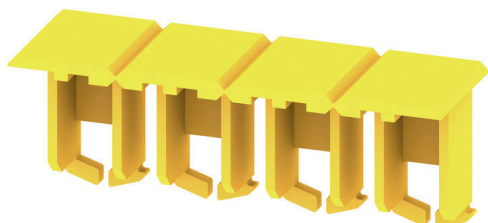

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

### Informations générales de commande

Version	Série Z, Protection
Référence	<a href="#">1609120000</a>
Type	ZAD 3/4
GTIN (EAN)	4008190209056
Qté.	20 Pièce

## ZAD 3/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	12.55 mm	Profondeur (pouces)	0.4941 inch
Hauteur	32.2 mm	Hauteur (pouces)	1.2677 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0.3937 inch
Poids net	0.85 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...75 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Instruction de montage	Montage direct
------------------	---------	------------------------	----------------

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

## Caractéristiques du système

Version	Enfichable
---------	------------

## Dimensions

Pas en mm (P)	8.10 mm
---------------	---------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------