


KOSF ZT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

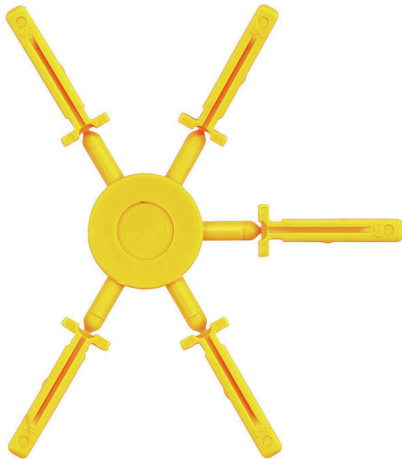

Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

Version	Série Z, Élément de codage, Montage direct
Référence	1856860000
Type	KOSF ZT4
GTIN (EAN)	4032248400744
Qté.	50 Pièce

KOSF ZT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	2.23 mm	Profondeur (pouces)	0.0878 inch
Hauteur	14.9 mm	Hauteur (pouces)	0.5866 inch
Largeur	5.4 mm	Largeur (pouces)	0.2126 inch
Poids net	0.16 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage Montage direct

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 66 GF 30	Couleur	beige
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

Caractéristiques du système

Version Élément de codage

Généralités

Instruction de montage Montage direct