CMA-31-500-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













Transformateurs de courant mâles

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A. Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 1, transfor-	
	mateur de courant fermé	
Référence	<u>2420910000</u>	
Туре	CMA-31-500-5A-5VA-1	
GTIN (EAN)	4050118429169	
Qté.	1 Pièce	
Fabricant	MBS AG	

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-31-500-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	52 mm	Profondeur (pouces)	2.0472 inch	
Hauteur	80.9 mm	Hauteur (pouces)	3.185 inch	
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2.3622 inch	
Poids net	264 g	Largeur (pouces)	2.3022 IIICII	
Températures	204 g			
Temperatures				
Température de stockage	-25 °C70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C50 °C	
Conformité environneme	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme			
REACH SVHC		Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-21-09-02	LCLA33 14.0	27-21-03-02	
Caractéristiques techniq	lues			
Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique Ithermique	1,2 x Inominale	
Fréquence nominale	50 Hz			
Caractéristiques électriq	lues		1	
Classe de précision	1	Courant secondaire	05 A	
Charge	5 VA	Courant primaire	500 A	
Dimensions des conduct		·		
Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	25.70 mm	
Rail	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur	
Coordination de l'isolatio	on			
Normos	IEC 61869-1: 2007, IEC	Classe de précision	1	
Normes	61869-2: 2012	Ciasse de precisión	ı	

Niveau du catalogue / Dessins

CMA-31-500-5A-5VA-1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

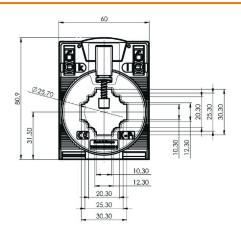

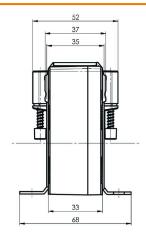

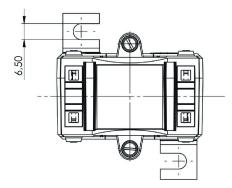

Fiche de données

CMA-31-500-5A-5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Transformateur de courant enfichable - ValueLine



Transformateurs de courant mâles
Les transformateurs de courant mâles sont utilisés
partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent
être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant
mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou
5 A. Weidmüller propose également des transformateurs
de courant compacts à faible performance pour convertir
des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

Informations générales de commande

Version

Type CMA-31-41-SNAP-ON

Référence <u>2723380000</u> GTIN (EAN) 4050118810622

Ωté. 1 S7

Date de création 12.11.2025 04:50:03 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4