


FUCR 10-36V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

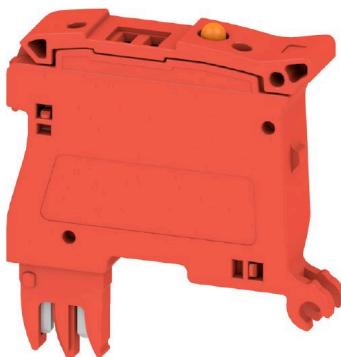

Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, Rouge, 6.3 A, pivotant, Enfichable, V-0, Wemid
Référence	3125630000
Type	FUCR 10-36V RT
GTIN (EAN)	4099987287296
Qté.	10 Pièce

FUCR 10-36V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	40.5 mm
Hauteur	38 mm
Largeur	8 mm
Poids net	6.64 g

Profondeur (pouces)	1.5945 inch
Hauteur (pouces)	1.4961 inch
Largeur (pouces)	0.315 inch

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
--	--------

Classifications

ETIM 8.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECLASS 15.0	27-25-03-90

ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 14.0	27-25-03-90

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
Type de montage	enfiché

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Rouge

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C