

H4,0/20D GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

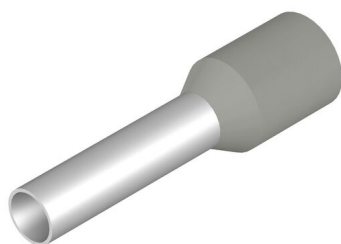

- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
Référence	9019200000
Type	H4,0/20D GR
GTIN (EAN)	4008190126575
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H4,0/20D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.29 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur grise	Version	Norme
--------------------------	------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm
Diamètre de la collerette (D2) 4.8 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm
L1 en mm 20.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.2 mm	Désignation militaire T 20A 020 A
Longueur de dénudage 14 mm	Section de raccordement du conducteur 4 mm ²
Couleur DIN	

Dessins

Dessin

