

H50,0/41D BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

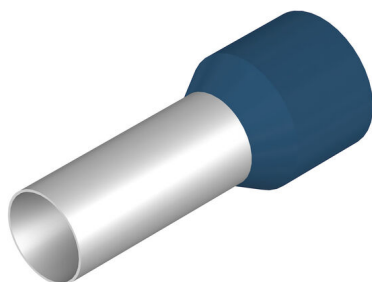

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 31 mm, 25 mm, bleu
Référence	9019350000
Type	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008190049263
Qté.	50 Pièce
Emballage	en vrac

H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 3.26 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur bleue	Version	Norme
--------------------------	------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 10.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 25 mm
Diamètre de la collerette (D2) 15 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.5 mm
L1 en mm 41.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 1 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.3 mm	Désignation militaire T 20A 035 A
Longueur de dénudage 31 mm	Section de raccordement du conducteur 50 mm²
Couleur DIN	

Dessins

Dessin

