


## H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

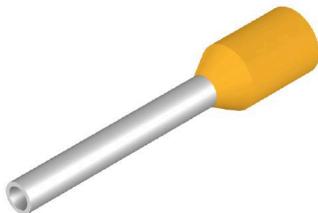

- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
Référence	<a href="#">9021220000</a>
Type	H0,25/12T GE SV
GTIN (EAN)	4008190153786
Qté.	500 Pièce
Emballage	Multisachet

**H0,25/12T GE SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Poids net	0.06 g
-----------	--------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embouts isolés, couleur jaune	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

**Embouts**

Diamètre de la surface des contacts (D1)	0.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	1.8 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	12.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	10 mm
Section de raccordement du conducteur	0.25 mm <sup>2</sup>	Couleur	Telemecanique

## H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

