

## H4,0/18T OR SV


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

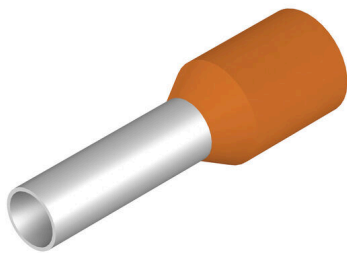

- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
Référence	<a href="#">9021250000</a>
Type	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
Qté.	250 Pièce
Emballage	Multisachet

## H4,0/18T OR SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

### Dimensions et poids

Poids net 0.29 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur orange	Version	Norme
--------------------------	--------------------------------	---------	-------

### Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm
Diamètre de la collerette (D2)	4.8 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.3 mm
L1 en mm	18.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.	
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm	Longueur de dénudage	12 mm
Section de raccordement du conducteur	4 mm <sup>2</sup>	Couleur	Telemecanique

Dessins

Dessin

