


H0,25/12 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

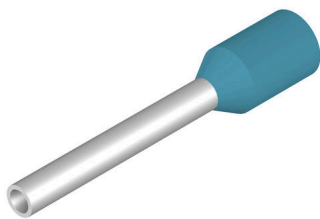

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
Référence	9025760000
Type	H0,25/12 HBL
GTIN (EAN)	4008 1900 1002 7
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H0,25/12 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.05 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur bleu clair	Version	Norme
--------------------------	---------------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	0.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	1.8 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	12.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	10 mm
Section de raccordement du conducteur	0.25 mm ²	Couleur	Weidmueller

Dessins

Dessin

