


## H0,25/12 HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

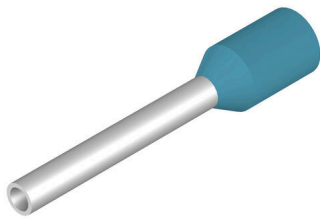

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
Référence	<a href="#">9025760000</a>
Type	H0,25/12 HBL
GTIN (EAN)	4008 1900 1002 7
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

## H0,25/12 HBL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

## Dimensions et poids

Poids net 0.05 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur bleu clair	Version	Norme
--------------------------	---------------------------------------	---------	-------

## Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	0.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Diamètre de la collerette (D2)	1.8 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	12.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, max.	
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	10 mm
Section de raccordement du conducteur	0.25 mm <sup>2</sup>	Couleur	Weidmueller

Dessins

Dessin

