


### H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

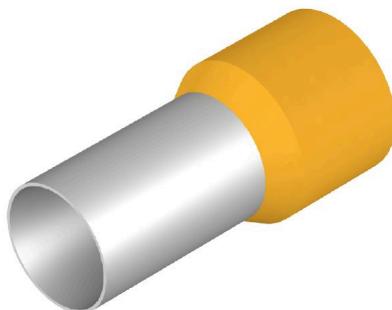

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

#### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 26 mm, 21 mm, jaune
Référence	<a href="#">9028200000</a>
Type	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
Qté.	25 Pièce
Emballage	en vrac

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E499744

### Dimensions et poids

Poids net	3.9 g
-----------	-------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur jaune	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

### Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 12.7 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 21 mm
Diamètre de la collerette (D2) 16 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.6 mm
L1 en mm 37.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 2/0 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.35 mm	Longueur de dénudage 26 mm
Section de raccordement du conducteur 70 mm <sup>2</sup>	Couleur Weidmueller

## Dessins

### Dessin

