

## H70,0/37 GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

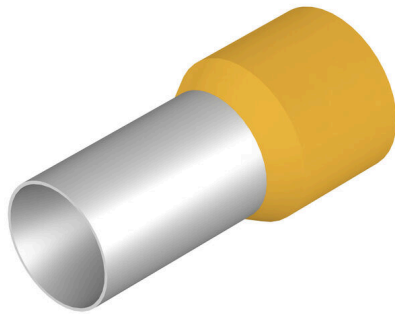

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 26 mm, 21 mm, jaune
Référence	<a href="#">9028200000</a>
Type	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008 19089 1572
Qté.	25 Pièce
Emballage	en vrac

## H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

## Dimensions et poids

Poids net 3.9 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur jaune	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

## Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	12.7 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	21 mm
Diamètre de la collerette (D2)	16 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.6 mm
L1 en mm	37.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 2/0 AWG, max.	
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.35 mm	Longueur de dénudage	26 mm
Section de raccordement du conducteur	70 mm <sup>2</sup>	Couleur	Weidmueller

Dessins

Dessin

