

ZAP ZSI2X6/4X2.5 ETA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

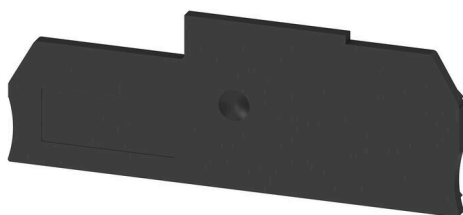

Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Változat | Z-sorozat, Véglap |
| Rendelési szám | 1135040000 |
| Típus | ZAP ZSI2X6/4X2.5 ETA |
| GTIN (EAN) | 4032248947454 |
| Qty. | 50 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

ZAP ZSI2X6/4X2.5 ETA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 34.75 mm | Mélység (coll) | 1.3681 inch |
| Magasság | 82.35 mm | Magasság (coll) | 3.2421 inch |
| Szélesség | 2.7 mm | Szélesség (coll) | 0.1063 inch |
| Nettó tömeg | 1.25 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül | | |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC | | |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig | 0.05 kg CO2 eq. | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Alapanyag | Wemid | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|--------|
| Változat | Véglap |
|----------|--------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | |
|----------------|------|
| Felpattintható | Igen |
|----------------|------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |