

LUP 12.70/05/90 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

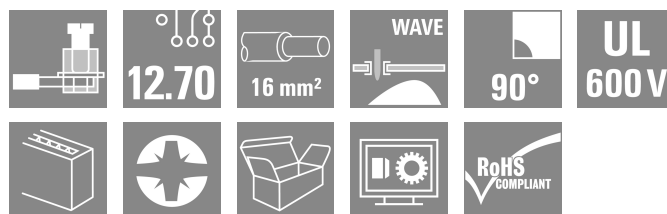

Ez a NYÁK-kapocs 1000 V, 76 A csatlakoztatását teszi lehetővé 16 mm² vezeték-keresztmetszettel, a bevált húzórugós csatlakoztatással, 12,7 mm-es osztásközzel, a vezetőkimenet 90°-os kialakítású.

Általános rendelési adatok

Változat	Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 12.70 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, órozott, fekete, Csavaros csatlakozás, Rögzít
----------	--

LUP 12.70/05/90 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Méretek és tömegek

Mélység	25.1 mm	Mélység (coll)	0.9882 inch
Magasság	34.7 mm	Magasság (coll)	1.3661 inch
Legalacsonyabb változat magassága	31.5 mm	Szélesség	61.76 mm
Szélesség (coll)	2		

LUP 12.70/05/90 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

LUP 12.70/05/90 3.2SN BK BX

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

LUP 12.70/0

