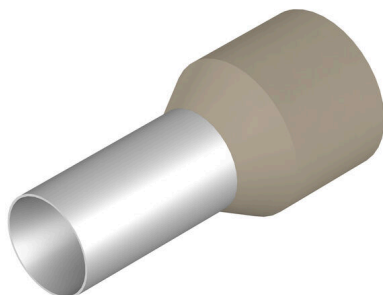


A kép illusztráció

- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, bézs
Rendelési szám	1418340000
Típus	H35,0/32 S BE
GTIN (EAN)	4050118221725
Qty.	50 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	2.02 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvelyek műanyag gallérral, egyedi méret, bézs szín	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	8.3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér átmérője (D2)	12.7 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.4 mm
L1, mm	32.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG 2
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	AWG, max.	
Vezeték-keresztmetszet	35 mm ²	Csupaszolási hossz	21 mm
		Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

