


**ES APG 80 AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

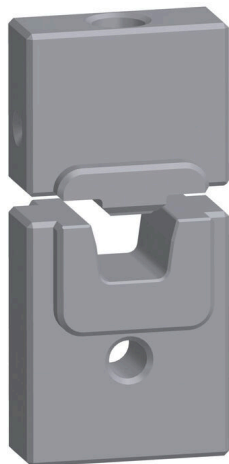

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | 50mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés |
| Rendelési szám | <a href="#">1502050000</a>                 |
| Típus          | ES APG 80 AEH 50                           |
| GTIN (EAN)     | 4050118310252                              |
| Qty.           | 1 Darab                                    |

## ES APG 80 AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méreték és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 411.2 g |
|-------------|---------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Krimpelhető betétek

|                             |       |                                     |    |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Krimpelési szélesség        | 24 mm | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 50 |
| Krimpelési szélesség mm-ben | 24    |                                     |    |

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                         |                        |  |                    |
|-------------------------|------------------------|--|--------------------|
| Krimpelési típus/profil | Trapéz alakú krimpelés |  |                    |
| Kábelcső keresztmetszet | névleges               |  | 50 mm <sup>2</sup> |

## Érintkező leírása

|                                  |                    |                                  |   |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | 1                  | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | 1 |
| Krimpelési tartomány, max.       | 50 mm <sup>2</sup> |                                  |   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |