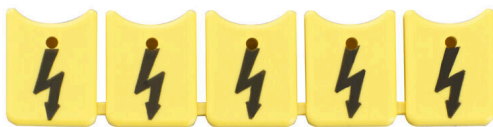


**Product image**

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Z-sorozat, Fedél           |
| Rendelési szám | <a href="#">1745210000</a> |
| Típus          | ZAD 5/5                    |
| GTIN (EAN)     | 4008 19007 1448            |
| Qty.           | 20 Darab                   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 2.2 mm   | Mélység (coll)   | 0.0866 inch |
| Magasság    | 59 mm    | Magasság (coll)  | 2.3228 inch |
| Szélesség   | 14.15 mm | Szélesség (coll) | 0.5571 inch |
| Nettó tömeg | 1.95 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |              |                  |      |
|----------|--------------|------------------|------|
| Változat | dugaszolható | Véglap szükséges | Igen |
|----------|--------------|------------------|------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                 |           |                     |                    |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

## Méretetek

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Raszter mm-ben (P) | 12.00 mm |
|--------------------|----------|

## Általános

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |