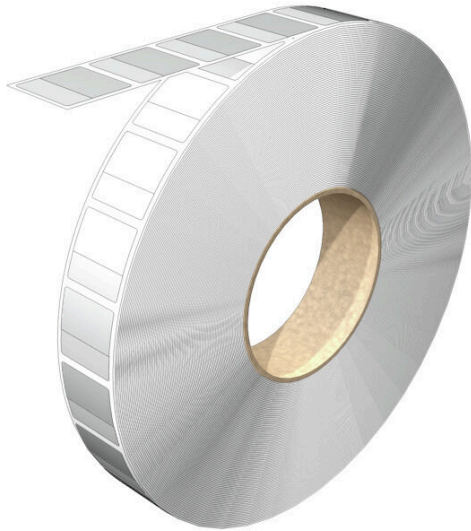


**THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 25.4 x 25.4 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2932090000</a>
Típus	THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS
GTIN (EAN)	4099986670815
Qty.	5800 Darab

## THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Mélység	0.07 mm	Mélység (coll)	0.0028 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	25.4 mm	Szélesség (coll)	1 inch
Nettó tömeg	0.15 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	25.4 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	fehér
Halogén	Igen	Alapanyag	Vinil fólia
Nyomtatott karakterek	nélkül	Szám tekercsenként	4000

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	19 mm <sup>2</sup>
Vezeték külső átmérő, max.	5 mm	Vezeték külső átmérő, min.	3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	19 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Qty.	1 ST		