

## H1,0/19 ZH GE SV


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

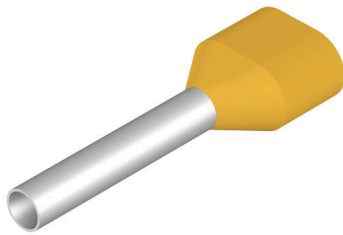

- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">9004910000</a>                         |
| Típus          | H1,0/19 ZH GE SV                                   |
| GTIN (EAN)     | 4008 190482688                                     |
| Qty.           | 500 Darab  |
| Csomagolás     | Multipack bag                                      |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744                     |

## Méreték és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.19 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |                          |          |                  |
|-----------------|--------------------------|----------|------------------|
| Árucikk leírása | Iker-érvéghüvely, sárgas | Változat | Iker-érvéghüvely |
|-----------------|--------------------------|----------|------------------|

## Érvéghüvelyek

|  |             |                               |                   |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Érintkező felület átmérője (D1)                  | 2 mm        | Érintkező felület hossza (L2) | 12 mm             |
| Gallér szélesség (B)                             | 3.2 mm      | Gallér magassága (A)          | 5.8 mm            |
| Műanyag gallér vastagsága (S2)                   | 0.3 mm      | L1, mm                        | 19.00 mm          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 17      | Fém hüvely vastagsága (S1)    | 0.15 mm           |
| Csupaszolási hossz                               | 16 mm       | Vezeték-keresztmetszet        | 1 mm <sup>2</sup> |
| Sínkód   | Weidmueller |                               |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Rajz**

