


**H0,25/12 HBL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

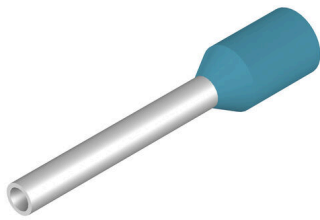

- Weidmüller-színkód
- többsomagos zacskóban (5 x 100 db)

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
Rendelési szám	<a href="#">9025780000</a>
Típus	H0,25/12 HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190053239
Qty.	500 Darab
Csomagolás	Multipack bag

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.06 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, világoskék	Változat	Standard
-----------------	---	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	0.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	1.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	12.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 24
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	10 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Weidmueller

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

