

TW SAK35 EP/SW




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

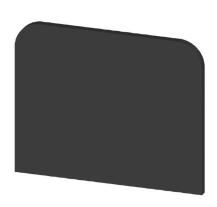



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pareti di separazione (Morsetto), nero, Posizione verticale: 74 mm, Larghezza: 3 mm, V-0, Resina epossidica EP
N. d'ordine	<u>0304300000</u>
Tipo	TW SAK35 EP/SW
GTIN (EAN)	4008190110505
CPZ	20 Pieza



TW SAK35 EP/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
D (15)	00	D (15) (15)	0.0000: 1
Profondità	60 mm	Profondità (pollici)	2.3622 inch
Posizione verticale	74 mm	Altezza (pollici)	2.9134 inch
Larghezza	3 mm	Larghezza (pollici)	0.1181 inch
Peso netto	24.2 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	
Conformità ambientale del pr		romporatara a cocroi <u>a</u> re commas, max	
Comornita ambientale dei pi	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	1	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Piastra intermedia		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Resina epossidica EP	Colori	noro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	nero
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Classificazioni			_
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01 27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	∠ / -∠ ὑ-U ℨ-U I		

Versione catalogo / Disegni