

WAP WDK2.5/4 N BL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

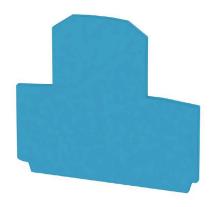





Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 60 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
N. d'ordine	1084080000
Tipo	WAP WDK2.5/4 N BL
GTIN (EAN)	4032248127337
CPZ	20 Pieza



WAP WDK2.5/4 N BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	53.9 mm	Profondità (pollici)	2.122 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	4.2 g	Largriezza (poliici)	0.0531 IIICII
1 eso fietto	4.2 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.040 kg CO2eq.	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Terminale		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid		l. l
(`lacca d'intiammahilità III 9/1		Colori	blu
<u> </u>	V-0	Colori	biu
Classe d'infiammabilità UL 94 Generale		Colori	Diu
<u> </u>		Colori	Diu
Generale Istruzioni di montaggio	V-0	Colori	biu
Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni	V-0 Montaggio diretto		
Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0	V-0 Montaggio diretto EC000886	ETIM 7.0	EC000886
Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	V-0 Montaggio diretto EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886
Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	V-0 Montaggio diretto EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 27-14-11-33
Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 10.0	V-0 Montaggio diretto EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000886 EC000886 27-14-11-33 27-14-11-33
Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	V-0 Montaggio diretto EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 27-14-11-33

Versione catalogo / Disegni