

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto















1



L'elemento frontale della custodia CH20M offre numerose opzioni per design e funzionalità individuali. È possibile scegliere tra vari metodi di stampa, come la stampa a tampone e a incisione laser, per implementare i design in modo preciso e attraente.

Sono inoltre possibili tagli laser per i componenti elettronici. Possono essere utilizzati anche marcatori. L'elemento frontale può essere dotato o meno di un coperchio a cerniera.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Elemento frontale, OMNIMATE Housing - Serie
	CH20M Grigio chiaro, Elemento frontale, inclusa
	la preparazione per la copertura ribaltabile, Lar-
	ghezza: 45 mm
N. d'ordine	<u>1164770000</u>
Tipo	CH20M45 F LGY 2018
GTIN (EAN)	4032248954728
CPZ	30 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	1		
Profondità	15.5 mm	Profondità (pollici)	0.6102 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch
Peso netto	4.03 g		
Temperature			
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Campo delle temperature di impiego	-40120 ℃
Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa	Campo delle temperature di imprego	-40120 0
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt9	/ ₀	
Dati del materiale	·		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66 GF 30
Gruppo materiali isolanti	1	Superficie	non trattato
Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Dati generali			
Colori	Grigio chiaro	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	Grigio chiaro RAL 7035	Informazioni riguardanti l'intero	CH20M45 B BK/OR 2010
Tabella del colori (sirrille)	NAL 7033	equipaggiamento, vedi gli articoli citati	C112010145 B BR/ OR 2010
Colabilità	No		
Caratteristiche del componen	te		
Coperchio ribaltabile installabile	Sì	Marcatore integrabile	No
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Walloutore integrabile	, and a second s
Opzioni di personalizzazione			
Possibili aperture personalizzate	Sì	Possibile siglatura personalizzata	Sì
Processo di ordinazione specifico per il	Vedere le linee guida nella	Colori alternativi	Altro su richiesta
cliente Possibilità di lavorazione	Sezione Download Lavorazione laser, Fresatura		
Classificazioni		-	
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Data di creazione 02.11.2025 11:12:23 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto



Disegno quotato

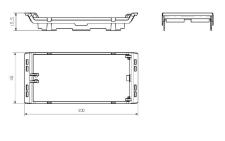



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

CH20M45 C - Coperchio ribaltabile



La copertura ribaltabile della custodia CH20M offre funzioni pratiche che supportano l'applicazione. Può essere sigillata, il che garantisce ulteriore sicurezza e protezione per il contenuto. È prevista anche l'opzione di stampa sulla copertura utilizzando la stampa a tampone per visualizzare in modo chiaro importanti informazioni o loghi.

Inoltre, i marcatori possono essere utilizzati per applicare istruzioni specifiche o marcature direttamente sulla copertura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH20M45 C BK 1819	Versione
N. d'ordine	1104430000	Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero,
GTIN (EAN)	4032248878901	trasparente, Copertura ribaltabile, Larghezza: 45 mm
CPZ	30 ST	
Tipo	CH20M45 C TP 8089	Versione
Tipo N. d'ordine	CH20M45 C TP 8089 1104440000	Versione Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M trasparente,
•		