

VP M63 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VPMS Ex (tappo filettato Ex, in ottone), Tappi di chiusura, diritto, M 63, 19 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1210950000
Tipo	VP M63 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248991976
CPZ	5 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2024-08-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	VP-HEX M63-EX W

VP M63 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1.0236 inch
Lunghezza	26 mm	Lunghezza (pollici)	1.0236 inch
Diametro	63 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	18 mm	Peso netto	350.2 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Dati Generali

O-ring	NBR	Silicone	No
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	Sì
Apertura della chiave 1	70 mm	Grado di protezione	IP54, IP64, IP68
Materiale di base	ottone, nichelato	Diametro della guarnizione ad anello	63.00 mm
Filettatura (esterna)	M 63	Lunghezza filettatura	19 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	20.10 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	67.00 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	33.50 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	13.40 Nm


Numeri certificati pressacavo

Identificazione	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
-----------------	-----------------------------------	--	----------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Disegni

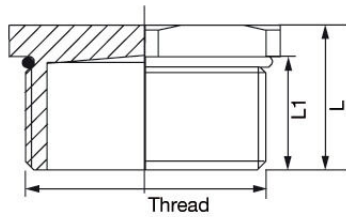

VP M63 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU M63 MS	Versione
N. d'ordine	1737050000	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 63, 6 mm, ottone,
GTIN (EAN)	4008190956523	nichelato
CPZ	25 ST	

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M63-NP	Versione
N. d'ordine	1736290000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 63,
GTIN (EAN)	4008190956080	neoprene
CPZ	10 ST	

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M63-PO	Versione
N. d'ordine	1777990000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, M 63,
GTIN (EAN)	4032248158256	Polietilene
CPZ	50 ST	