



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cavi IE confezionati, PROFINET, Cat.5, PUR, verde

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi di sistema, Codificato D M12 - flangia, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568- B), 3 m
N. d'ordine	<u>1234750030</u>
Tipo	IE-C5DS4UG0030MBSA70-E
GTIN (EAN)	4050118629835
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-03-08

27-06-03-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Lunghezza	3 m	Lunghezza (pollici)	118.1102 inch
Peso netto	100 g	Lungnezza (pollici)	118.1102 IIICII
	100 9		,
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	
Temperatura di posa			
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
SCIP	67C11076-Deca-4667-660D	-dC475a6eC24a	
Connettore maschio dx			
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	M12, Codificato D, IP67, Contatto femmina, Diritto, Flangia, Plastica, schermate		
Proprietà elettriche cavo			
Categoria	Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)		
Proprietà meccaniche e del m	ateriale dei cavi		
Alogeni	Esente da alogeni a norma IEC 60754-2	Resistenza alla fiamma	Yes
Struttura del cavo			,
Coloro della queina	Vordo (DAL 6019)	Soziono	/*ANA/C 22 /7
Colore della guaina Schermatura	Verde (RAL 6018) Contatto dello schermo a 360°	Sezione	4*AWG 22/7 - 0,32 mm
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599

Data di creazione 06.11.2025 05:43:56 MEZ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC002599

27-06-03-08





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico

RJ45		M12
1	yellow	1
3 —	white	
Ü	orange	3
2 ——	blue	3
6 ——	Dide	4




SW 13,4mm

Disegno quotato

Hexagon nut enclosed loosely

Ø 18/SW 17mm

Disegno quotato

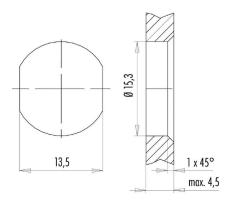

with through hole



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Screwty® utensile per pressacavi



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SCREWTY SET

N. d'ordine 1910000000

GTIN (EAN) 4032248436842

CPZ 1 ST

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione
Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti
i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty®
è possibile raggiungere facilmente anche i connettori
circolari meno accessibili. I connettori possono essere
allentati e serrati senza sforzo e con una semplice
rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica
nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior
parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre
il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con
il classico collegamento 1/4". Per questo può essere
utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12
e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili
liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori
maschio e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SCREWTY SET -DM
 Versione

 N. d'ordine
 1920000000
 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

 GTIN (EAN)
 4032248436859

 CPZ
 1 ST

Data di creazione 06.11.2025 05:43:56 MEZ

Versione catalogo / Disegni 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Screwty® utensile per pressacavi



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SCREWTY- M12 Versione

N. d'ordine 1900000000 Cable gland tool for moulded M12 lines

GTIN (EAN) 4032248375868

Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia



1 ST

CPZ

L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschi e femmina M23.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SCREWTY-M12-DM
 Versione

 N. d'ordine
 1900001000
 Cable gland tool for moulded M12 lines

 GTIN (EAN)
 4032248436408
 CPZ

 CPZ
 1 ST

Data di creazione 06.11.2025 05:43:56 MEZ

Versione catalogo / Disegni 6




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra

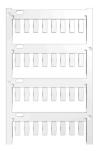

TM-l è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

TM-I 12 MC NE WS	Versione
<u>1718411044</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 12 x 4 mm, bianco
4008190348977	
320 ST	
TM-I 18 MC NE WS	Versione
<u>1718431044</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco
4008190349011	
1 4 1	718411044 1008190348977 120 ST TM-I 18 MC NE WS 1718431044

Data di creazione 06.11.2025 05:43:56 MEZ

Versione catalogo / Disegni