
HBT 1,5 - 3,0 RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

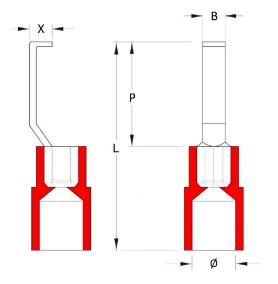



L'utilizzo di giunti isolati assicura una qualità costante e durevole dei collegamenti elettrici.

Altri vantaggi si presentano nel montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm², 1.5 mm² - 3 mm², rosso
N. d'ordine	<u>1312440000</u>
Tipo	HBT 1,5 - 3,0 RT
GTIN (EAN)	4050118115055
CPZ	100 Pieza



HBT 1,5 - 3,0 RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
DOLLC	Conforma		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	0.79 g		
Conformità ambientale del p	rodotto		
0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%)	
Dati tecnici			
Descrizione articolo	capicorda con lama di		
Descrizione articulo	fissaggio isolato		
Dimensioni			
Diametro isolamento	4 mm	Lunghezza codolo P	17.4 mm
Larghezza codolo B	3 mm	Punta gancio X	2.1 mm
Lunghezza L	28.4 mm	Turta garicio X	2.1111111
Langnozza E	26.111111		
Giunti			
Sezione di collegamento cavo, max.	3 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo	1.5 mm²	Isolamento	PC
Materiale/plastica	PC	Colore d'identificazione	rosso
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0			
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001059 EC001059	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001059 27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92	LOLAGO IT.O	21-40-02-32
E0E-100 10.0	27 70 02 32		

Versione catalogo / Disegni

HBT 1,5 - 3,0 RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

	gan general por recamanione			
Tipo	HTI 15	Versione		
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,		
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Crimpatura doppia		
CPZ	1 ST			
Tipo	CTI 6	Versione		
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,		
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia		
CPZ	1 ST			
Tipo	CTI 6 G	Versione		
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,		
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura parallela		
CPZ	1 ST			