

**KQI-M6/-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">1492230000</a>  |
| Tipo        | KQI-M6/-1   |
| GTIN (EAN)  | 4050118302400   |
| CPZ         | 100 Pieza   |

## KQI-M6/-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 0.83 g |
|------------|--------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |


## Giunti

|                                    |                   |                                    |                     |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo       | 1 mm <sup>2</sup> | Isolamento                         | presente            |
| Materiale/plastica                 | PC                | Foro                               | M 6                 |
| Colore d'identificazione           | rosso             | Diametro interno codolo (d1)       | 1.6 mm              |
| Diametro esterno codolo (d3)       | 10 mm             | Lunghezza collegamento (l)         | 19 mm               |
| Diametro interno flangia (d2)      | 6.5 mm            | Diametro interno collare (d4)      | 4 mm                |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

**Disegni**

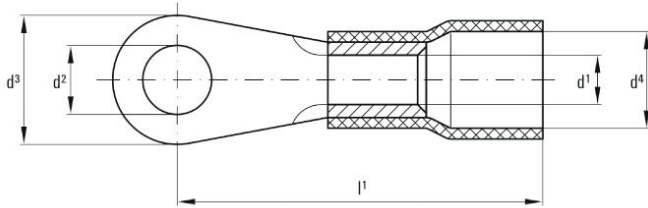

### Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HTI 15                     | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">9014400000</a> | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,          |
| GTIN (EAN)  | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpatura doppia                    |
| CPZ         | 1 ST                       |  |
| Tipo        | CTI 6                      | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">9006120000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)  | 4008190044527              | 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia                         |
| CPZ         | 1 ST                       |  |
| Tipo        | CTI 6 G                    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">9202850000</a> | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,          |
| GTIN (EAN)  | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela |
| CPZ         | 1 ST                       |  |