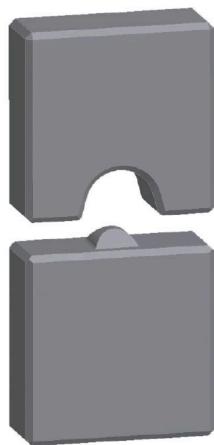


ES EPG 45 DIN 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | 10mm ² , Crimpatura dentellata |
| N. d'ordine | 1501320000 |
| Tipo | ES EPG 45 DIN 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118309577 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Dimensioni e pesi**

| | |
|---------------------|-------|
| Profondità | 12 mm |
| Posizione verticale | 60 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Peso netto | 155 g |

| | |
|----------------------|-------------|
| Profondità (pollici) | 0.4724 inch |
| Altezza (pollici) | 2.3622 inch |
| Larghezza (pollici) | 1.1811 inch |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati utensile di crimpatura

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura dentellata |
| Sezione capicorda | nominale |

10 mm²**Descrizione contatto**

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| Sezione del conduttore max. AWG | 8 | Sezione del conduttore min. AWG | 8 |
| Area di crimpatura , max. | 10 mm ² | | |

Inserti a crimpire

| | | | |
|-------------------------------|------|--|----|
| Larghezza di crimpatura | 8 mm | Sezione trasversale a crimpire in rame | 10 |
| Larghezza di crimpatura in mm | 8 | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |