

HSS 8.5-25.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafili e segnacavi, 8.5 - 25.4 mm, giallo
N. d'ordine	1505830000
Tipo	HSS 8.5-25.4 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118314229
CPZ	1 Pieza

HSS 8.5-25.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme
UL File Number Search [Sito web UL](#)
N° certificato (cURus) E366310

Dimensioni e pesi

Profondità	0.77 mm
Larghezza	40.5 mm
Lunghezza	30000 mm
Peso netto	310 g

Profondità (pollici)	0.0303 inch
Larghezza (pollici)	1.5945 inch
Lunghezza (pollici)	1181.1 inch

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...135 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro
Campo delle temperature di impiego, max.	135 °C
Colori	giallo
Lunghezza	30000 mm
Caratteri stampati	senza
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

Larghezza	40.5 mm
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Alogen	Si
Materiale di base	Poliolefina
Industrie consigliate	Meccanica, Energia, Prodotto dispositivi, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-5...135 °C

Segnafili e segnacavi

Alogen	Si
Sezione di collegamento cavo, min.	35 mm ²
Diametro esterno del conduttore, min.	8.5 mm
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C
Altezza del campo di testo	40.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	35 - 120 mm ²

Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm ²
Diametro esterno del conduttore, max.	25.4 mm
Velocità di calettamento	3:1
Larghezza del campo di testo	0 mm
Diametro esterno conduttore	8.5 - 25.4 mm

Nota importante

Informazioni sul prodotto Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 14.0	27-28-11-02

HSS 8.5-25.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HSS 8.5-25.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versione
N. d'ordine	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK

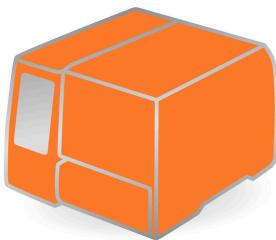

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione
N. d'ordine	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione
N. d'ordine	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
CPZ	1 ST	