

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Alta flessibilità: SFX

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 -, 60 x 13 mm,	
	nero	
N. d'ordine	<u>2518650000</u>	
Tipo	SFX 11/60 MM SW	
GTIN (EAN)	4050118530988	
CPZ	1000 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-40-04-01

27-28-11-02 27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	0.6 mm	Profondità (pollici)	0.0236 inch	
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch	
Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0.5118 inch	
Peso netto	0.5 g	Largriezza (politer)	0.5 1 10 111011	
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-4090 °C			
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Tipo di stampa	Neutro	Versione	esente da alogeni	
Larghezza	13 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB	
Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	nero	Alogeni	No	
Materiale di base	Poliuretano	Caratteri stampati	senza	
Dimensioni del campo di siglatura	44 x 10.5 mm	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THI MULTIMARK PLUS	
Campo delle temperature di impiego	-4090 °C	Numero per rotolo	1000	
Segnafili e segnacavi				
Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm²	
Diametro esterno del conduttore, max.	40 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	70 mm ²	
Larghezza del campo di testo	44 mm	Varco fascetta serracavo	Piatto	
Altezza del campo di testo	10.5 mm	Diametro esterno conduttore	7 -	
Fascetta serracavo compatibile	Plastica	Sezione di collegamento dei conduttori	•	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 40.0	E0004E00	FOLACC 0.0	07.40.04.04	

Data di creazione	05.11.2025	01:43:16 MEZ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001530

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori

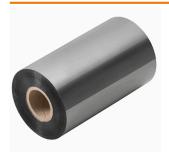

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 84/300 WS N. d'ordine 2005040000

4050118390025

CPZ 1 ST

GTIN (EAN)

Versione Ink ribbon

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK ROLLER 115 Tipo Versione N. d'ordine 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

CP7 1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione Tipo

N. d'ordine 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Data di creazione 05.11.2025 01:43:16 MEZ

4 Versione catalogo / Disegni