

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafili e segnacavi, 1.2 - 2.4 mm, nero
N. d'ordine	<u>2518740000</u>
Tipo	HSS-HF 1.2-2.4 EL SW30M
GTIN (EAN)	4050118530964
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-08-31T00:00:00+02:00





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità · ·	0.5 mm	Profondità (pollici)	0.0197 inch
Larghezza	4.2 mm	Larghezza (pollici)	0.1654 inch
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch
Peso netto	158 g		_
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-55105 °C		
Conformità ambientale del pro	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
Dati generali			
Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	4.2 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Colori	nero	Alogeni	No
Lunghezza	30000 mm	Materiale di base	Poliolefina
Caratteri stampati	senza	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-55105 °C	Numero per rotolo	1
Segnafili e segnacavi			
A.L	NI -	Coming discollar and a second	0.5 mm²
Alogeni	No 0.25 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max. Diametro esterno del conduttore, max.	2.4 mm
Sezione di collegamento cavo, min. Diametro esterno del conduttore, min.	1.2 mm	Velocità di calettamento	2:1
Femperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	1.2 - 2.4 mm
Sezione di collegamento dei conduttori		Diametro esterno conduttore	1.2 - 2.4 11111
<u>-</u>	0.20 0.0		
Nota importante			
Informazioni sul prodotto	Supporto per rotoli esterni 1	302920000 necessario	
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530 EC001530	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001530 EC001530
ETIM 10.0	EC001530 EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
LINVI IU.U	LC00 1930	LULAGG J.U	∠1-4U-U4-U1

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

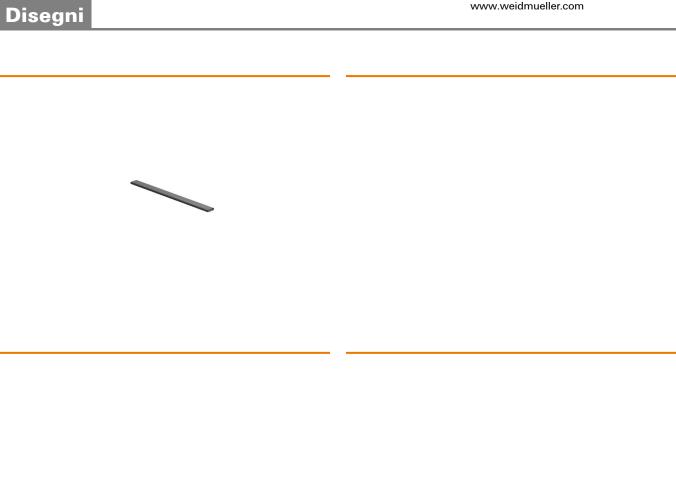



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versione
N. d'ordine	2005040000	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118390025	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione	
N. d'ordine	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
CPZ	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione	
N. d'ordine	<u>1357430000</u>		
GTIN (EAN)	4050118160253		
CPZ	1 ST		

Data di creazione 29.10.2025 02:29:43 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione

N. d'ordine <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST