


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



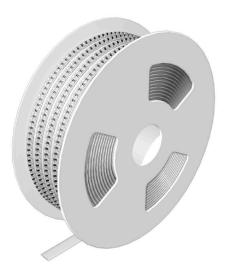



WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l'ordinazione

Versione	WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller,		
	bianco		
N. d'ordine	<u>2619820000</u>		
Tipo	WS 8/6 MM BP WS		
GTIN (EAN)	4050118626261		
CPZ	6000 Pieza		

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-01 27-28-11-01

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
DOLLC	Conforms		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Desiries e verticale	0	Alterno (nallici)	0.21E imah
Posizione verticale	8 mm 6 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch 0.2362 inch
Larghezza Peso netto	0.08 g	Larghezza (pollici)	0.2302 1011
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-5090 °C		
Conformità ambientale del pi	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati generali			
Versione	esente da alogeni	Larghezza	6 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	Colori	bianco
Alogeni	No	Materiale di base	PC-ABS, TPU
Caratteri stampati	Neutro	Dimensioni del campo di siglatura	7 x 5.5 mm
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Campo delle temperature di impiego	-5090 °C
Applicazione / Produttore	Weidmueller	Numero per rotolo	6000
Nota importante			
	Supporto per rotoli esterni 1	1302920000 necessario	
Nota importante Informazioni sul prodotto Classificazioni	Supporto per rotoli esterni 1	1302920000 necessario	
Informazioni sul prodotto Classificazioni			FC000761
Informazioni sul prodotto Classificazioni ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
Informazioni sul prodotto Classificazioni			EC000761 EC000761 27-14-11-37

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-01

27-28-11-01

27-28-11-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 RIBBON MM-TB 25/360 SW
 Versione

 N. d'ordine
 2005090000
 Ink ribbon

 GTIN (EAN)
 4050118390216

 CPZ
 1 ST

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione	
N. d'ordine	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
CPZ	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER TB	Versione	
-	MULTIMARK ROLLER TB 2438500000	Versione	
N. d'ordine		Versione	

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER TB Versione

N. d'ordine <u>2661600000</u> GTIN (EAN) 4050118681246

CPZ 1 ST