



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Le nostre custodie in plastica montate su flangia presentano un pressacavo integrato e un bloccaggio a vite. Vengono sigillate direttamente nella parete pannello e possono pertanto essere usate senza una custodia accessoria. Le custodie sono straordinarie grazie alla loro leggerezza e alla protezione ottimale da contaminazioni, acqua e vibrazioni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP66, IP67, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Vite, , Dimensione entrate cavi: M 40
N. d'ordine	<u>2716770000</u>
Tipo	HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803648
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
 Omologazioni	T ii		
Omologazioni	c Tu s		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Sito web UL		
N° certificato (cURus)	E223801		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	102 mm	Altezza (pollici)	4.0157 inch
Peso netto	175 g	Artezza (pollici)	4.0157 IIICH
Temperature	.,,,,		
Temperatura ambiente	-40 °C100 °C		
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenz	ione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0		
Pressacavo WMP			
Diamagtus del corre main	10	Diametro del cavo, max.	20
Diametro del cavo, min. Apertura della chiave	19 mm 36 mm	Dimensione entrate cavi	28 mm M 40
•	00 111111	Dimensione endute eavi	101 40
Dati generali			
Coppia di serraggio	3 Nm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base della custodia	PA	Grado di protezione	IP66, IP67, in stato collegato
Custodie EMC	No	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Dimensioni			
Entrata cavo	con pressacavi	Altezza Custodia B	102 mm
Esecuzione	con pressuedvi	Altozza Gastodia B	102 11111
ESECUZIONE			
Pressacavi, numero	1	Dimensione entrate cavi	M 40
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore	Coppia di serraggio	3 Nm
Numero entrate cavo laterali	1	Esecuzione custodia	Entrata cavo laterale
Esecuzione sistema di chiusura	Vite	Dimensioni di installazione	6
Entrata cavo	con pressacavi	Guarnizione	NBR
Colore (RAL)	RAL 9011	BG	6
Adatti per ModuPlug®	Sì		
Classificazioni			
	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6 O	FLUUU43/	ETIM 7.0	EC00043/
ETIM 6.0		ETIM 9 0	FC000427
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000437 EC000437	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 27-44-02-02

Data di creazione 12.11.2025 07:53:49 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

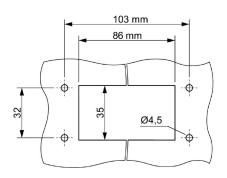

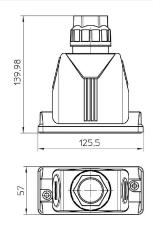





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Angolari di fissaggio



Le nostre custodie in plastica montate su flangia presentano un pressacavo integrato e un bloccaggio a vite. Vengono sigillate direttamente nella parete pannello e possono pertanto essere usate senza una custodia accessoria. Le custodie sono straordinarie grazie alla loro leggerezza e alla protezione ottimale da contaminazioni, acqua e vibrazioni.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC AF SET WM	Versione
N. d'ordine	2716800000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: , Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4050118803679	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC AF WM	Versione
Tipo N. d'ordine	HDC AF WM 2716790000	Versione HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: , Grado di protezione:
•		

Versione catalogo / Disegni 5