


FUCR 10-36V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

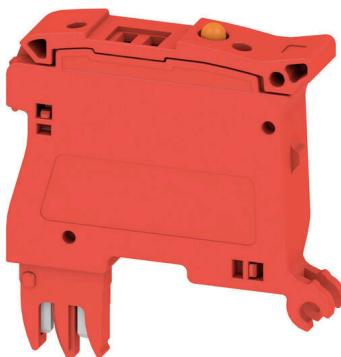

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Portafusibile per morsetto componibile passante, rosso, 6.3 A, orientabile, innestabile, V-0, Wemid
N. d'ordine	3125630000
Tipo	FUCR 10-36V RT
GTIN (EAN)	4099987287296
CPZ	10 Pieza

FUCR 10-36V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	40.5 mm
Posizione verticale	38 mm
Larghezza	8 mm
Peso netto	6.64 g

Profondità (pollici)	1.5945 inch
Altezza (pollici)	1.4961 inch
Larghezza (pollici)	0.315 inch

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
--	--------

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
	Tipo di montaggio

	innestato
--	-----------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Colori	rosso
--------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
	Campo delle temperature di impiego, max.

	120 °C
--	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECLASS 15.0	27-25-03-90

ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 14.0	27-25-03-90