


KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

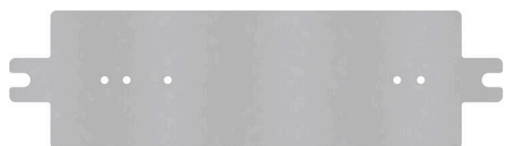

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, diritto, Posizione verticale: 44 mm, Larghezza: 156 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	8000188266
Tipo	KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062250
CPZ	1 Pieza

KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	44 mm	Altezza (pollici)	1.7323 inch
Larghezza	156 mm	Larghezza (pollici)	6.1417 inch
Peso netto	72.25 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Tipo di fissaggio	Vite M4 (< 4 mm)
Istruzioni di montaggio	Piastra di montaggio	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio	Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Sistema dei trasporti

Dati generali Accessori

Spessore materiale	1.5 mm	Tipo di fissaggio	Vite M4 (< 4 mm)
Diametro foro di equipaggiamento (D)	7 mm	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio		

Numeri certificati custodia

Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)DE PS2410 160412
 001ISS03

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		