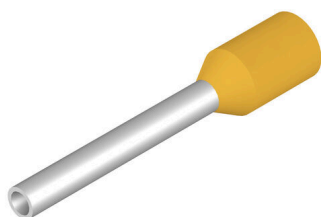


H0,25/12T GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
N. d'ordine	9021220000
Tipo	H0,25/12T GE SV
GTIN (EAN)	4008190153786
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

H0,25/12T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.06 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Diametro del collare (D2)	1.8 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	12.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0.25 mm ²	Colore	Telemecanique

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

