

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

製品イメージ



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 幅: 2000 mm, 高さ: 15 mm, 深さ: 5.5 mm
注文番号	0117500000
種別	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
数量	10 M

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.2165 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	140 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

取り付けレール

溶ダーアイレット穴直径 (D)	4.2 mm
標準	DIN EN 60715
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
厚さ	1.00 mm
基本材質	スチール
ターミナルレールの長さ	最小: 0 mm 公称: 2000 mm 最大: 2000 mm
スロット付きドリル穴	はい
スリット長	12.20 mm
スリットギャップ	8.00 mm
IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐電流	1.2 kA
スリット幅	4.20 mm
パンチ加工済取り付けレール	はい
スリット幅	
短絡強度は E-Cu 電線に対応	10.00 mm ²
穿孔直径	4.20 mm
孔の間隔、中心から中心	20 mm
スリットギャップ	
スリット長	

分類



ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

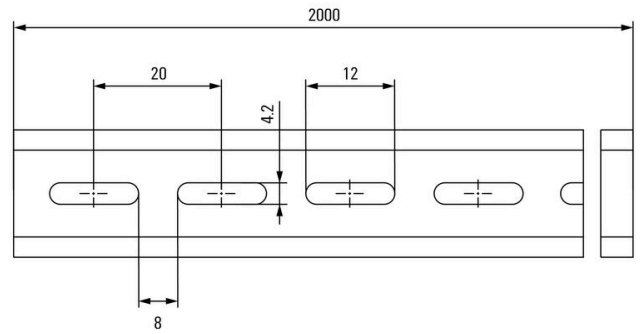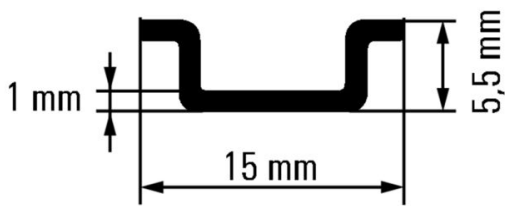


TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドブラケット

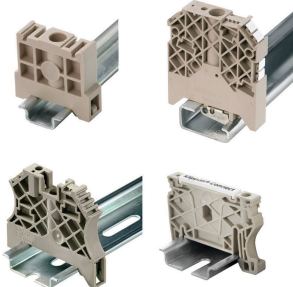


ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 15	バージョン
注文番号	0382860000	エンドブラケット, ページュ, TS 15, V-2, ポリアミド66, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190187804	100 °C
数量	50 ST	

アクセサリ

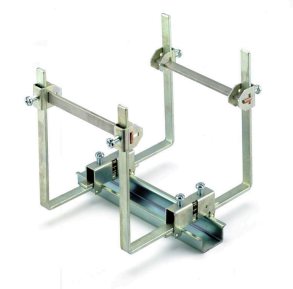


Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	0401460000	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190188092	ねじ込み
数量	20 ST	

エンドブラケット

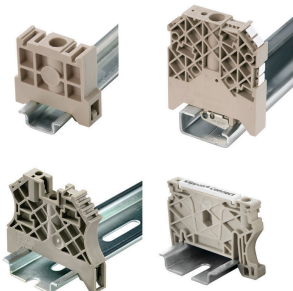

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 15/2	バージョン
注文番号	1071900000	エンドブラケット, ダークページュ, TS 15, HB, プラスチック, 幅: 8
GTIN (EAN)	4008190462949	mm, 100 °C
数量	50 ST	

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZEW 15	バージョン
注文番号	7920340000	エンドブラケット, ページュ, TS 15, V-2, プラスチック, 幅: 5 mm, 120
GTIN (EAN)	4032248238910	°C
数量	20 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	BFSC M4X6 MS	バージョン
注文番号	0136300000	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, 真鍮, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190177713	
数量	50 ST	
種別	BFSC M4X6	バージョン
注文番号	0149700000	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190016098	
数量	100 ST	