

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

## 一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 幅: 1000 mm, 高さ: 15 mm, 深さ: 5.5 mm
注文番号	<a href="#">0117510000</a>
種別	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
数量	10 M

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.2165 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	1000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
正味重量	140 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 取り付けレール

溶ダーアイレット穴直径 (D)	4.2 mm
設置アドバイス	直接実装
標準	DIN EN 60715
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
厚さ	1.00 mm
基本材質	スチール
ターミナルレールの長さ	最小: 0 mm 公称 1000 mm 最大 1000 mm
スロット付きドリル穴	はい
スリット長	12.00 mm
スリットギャップ	8.00 mm
IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐電流	1.2 kA
スリット幅	4.20 mm
パンチ加工済取り付けレール	はい
スリット幅	
短絡強度は E-Cu 電線に対応	10.00 mm <sup>2</sup>
穿孔直径	4.20 mm
孔の間隔、中心から中心	20 mm
スリットギャップ	
スリット長	

## 分類


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**TS 15X5/LL 1M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

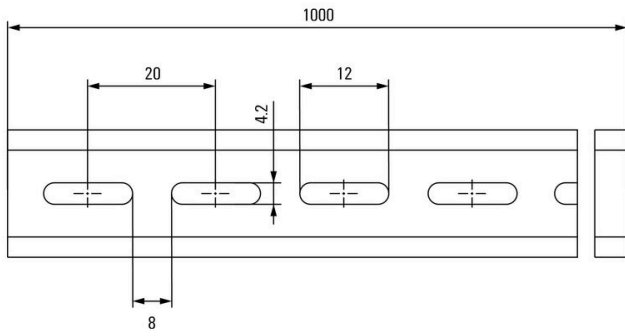

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドブラケット




ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	EW 15	バージョン
注文番号	<a href="#">0382860000</a>	エンドブラケット, ページュ, TS 15, V-2, ポリアミド66, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190187804	100 °C
数量	50 ST	

## アクセサリ

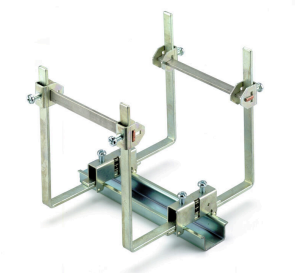


Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	<a href="#">0401460000</a>	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190188092	ねじ込み
数量	20 ST	

## エンドブラケット

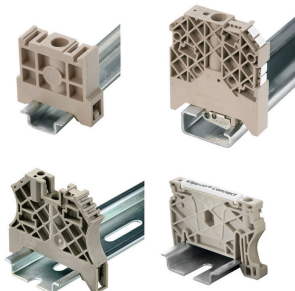

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	EW 15/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1071900000</a>	エンドブラケット, ダークページュ, TS 15, HB, プラスチック, 幅: 8
GTIN (EAN)	4008190462949	mm, 100 °C
数量	50 ST	

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZEW 15	バージョン
注文番号	<a href="#">7920340000</a>	エンドブラケット, ページュ, TS 15, V-2, プラスチック, 幅: 5 mm, 120
GTIN (EAN)	4032248238910	°C
数量	20 ST	

## 取り付けサポート

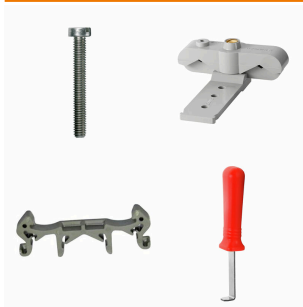

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	BFSC M4X6 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">0136300000</a>	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, 真鍮, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190177713	
数量	50 ST	
種別	BFSC M4X6	バージョン
注文番号	<a href="#">0149700000</a>	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190016098	
数量	100 ST	