

## QL 2 SAK35


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

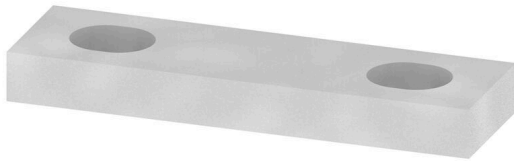

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 99 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 27.8 mm
注文番号	<a href="#">0123600000</a>
種別	QL 2 SAK35
GTIN (EAN)	4008190092566
数量	20 items

## QL 2 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	27.8 mm	幅 (インチ)	1.0945 inch
正味重量	4.85 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 8.00 mm

## 材料データ

基本材質 銅・亜鉛 色 グレー

## 評価データ

公称電流 99 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 2 SAK35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	SS M4 D 128-A 4	バージョン	
注文番号	<a href="#">0136400000</a>	ロックワッシャー, 銅	
GTIN (EAN)	4008190118143		
数量	100 ST		

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	VH 17/8.2/5.2	バージョン	
注文番号	<a href="#">0267000000</a>	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 8 mm, 高さ: 8 mm, 深さ: 17 mm,	
GTIN (EAN)	4008190146986	極数: 1, 銅・亜鉛	
数量	50 ST		

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	BFSC M4X30	バージョン	
注文番号	<a href="#">0267100000</a>	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 30 mm	
GTIN (EAN)	4008190187897		
数量	50 ST		