

## TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



アルミニウムは、銅に次いで2番目に優れた電気伝導率を有します。その利点のひとつは低重量で、その他の利点は卓越した腐食保護です。

## 一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, アルミニウム, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 15 mm, 深さ: 5.5 mm
注文番号	<a href="#">0134700000</a>
種別	TS 15X5 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190129026
数量	2 M
配送ステータス	中止
利用可能期限	2022-03-31T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">TS 15X5 2M/ST/ZN</a>

## TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.2165 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	57.5 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 取り付けレール

設置アドバイス	直接実装						
標準	DIN EN 60715						
表面仕上	未処理						
厚さ	1.00 mm						
基本材質	アルミニウム						
ターミナルレールの長さ	<table border="1"> <tr> <td>最小:</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>公称</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>最大.</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	最小:	0 mm	公称	2000 mm	最大.	2000 mm
最小:	0 mm						
公称	2000 mm						
最大.	2000 mm						

PEN機能の許容熱電流、最大	76.00 A
----------------	---------

IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐電流	1.92 kA
-----------------------------	---------

パンチ加工済取り付けレール	いいえ
---------------	-----

スリット幅	
-------	--

短絡強度は E-Cu 電線に対応	16.00 mm <sup>2</sup>
------------------	-----------------------

スリットギャップ	
----------	--

スリット長	
-------	--

## 分類


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**TS 15X5 2M/AL/BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

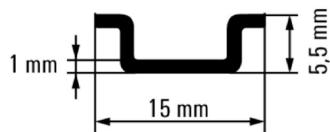

## TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドプラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマーク一対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	EW 15	バージョン
注文番号	<a href="#">0382860000</a>	エンドプラケット、ベージュ, TS 15, V-2, ポリアミド66, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190187804	100 °C
数量	50 ST	

## アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	<a href="#">0401460000</a>	バスバーサポート、グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190188092	ねじ込み
数量	20 ST	

## エンドプラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマーク一対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	EW 15/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1071900000</a>	エンドプラケット、ダークベージュ, TS 15, HB, プラスチック, 幅: 8
GTIN (EAN)	4008190462949	mm, 100 °C
数量	50 ST	

## TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	ZEW 15	バージョン
注文番号	<a href="#">7920340000</a>	エンドブラケット, ベージュ, TS 15, V-2, プラスチック, 幅: 5 mm, 120
GTIN (EAN)	4032248238910	°C
数量	20 ST	

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	BFSC M4X6 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">0136300000</a>	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, 真鍮, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 6
GTIN (EAN)	4008190177713	mm
数量	50 ST	
種別	BFSC M4X6	バージョン
注文番号	<a href="#">0149700000</a>	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190016098	6 mm
数量	100 ST	