

## VL 2 SAK6/10/SAKB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

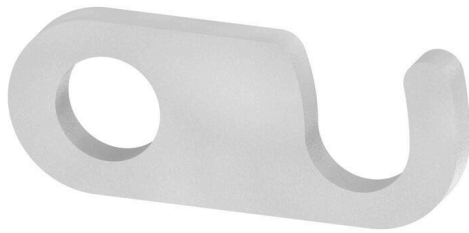

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.50, 絶縁: いいえ, 幅: 1.5 mm
注文番号	<a href="#">0135900000</a>
種別	VL 2 SAK6/10/SAKB
GTIN (EAN)	4008190036409
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-30T00:00:00+02:00

## VL 2 SAK6/10/SAKB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

幅 1.5 mm 幅 (インチ) 0.0591 inch  
正味重量 1.02 g

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 6.50 mm

## 材料データ

基本材質 銅・亜鉛 色 グレー

## 評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 32 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03