

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | デバイスマーカー, アクセサリ, 1000 x 17 mm, PVC, 色: 黒色, マーカーホルダー |
| 注文番号 | 0138900000 |
| 種別 | SCHS1 |
| GTIN (EAN) | 4008190009168 |
| 数量 | 50 items |

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 6 mm | 奥行き (インチ) | 0.2362 inch |
| 高さ | 1000 mm | 高さ (インチ) | 39.37 inch |
| 幅 | 17 mm | 幅 (インチ) | 0.6693 inch |
| 長さ | 1000 mm | 長さ (インチ) | 39.37 inch |
| 直径 | 0 mm | 正味重量 | 93 g |

温度

動作温度範囲 -20...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 0 |
| バージョン | マーカーホルダー |
| 幅 | 17 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -20 °C |
| 色 | 黒色 |
| ハロゲン | いいえ |
| 長さ | 1000 mm |
| 基本材質 | PVC |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = Accessories |
| 動作温度範囲 | -20...80 °C |

装置マーカー

直径 0 mm ハロゲン いいえ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com




SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ESO インサートタグ

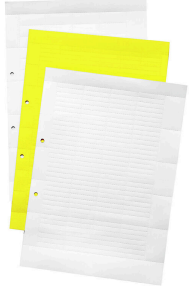

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | ESO/SCHS1 500X12,5X0,3 | バージョン |
| 注文番号 | 0139000000 | 端子台マーカー, マーカーの挿入, 500 x 12.5 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190047252 | |
| 数量 | 100 ST | |

STR 透明ストリップ



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | STR F.SCHS | バージョン |
| 注文番号 | 0139200000 | 端子台マーカー, 保護キャップ, 500 x 12.5 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4008190159290 | |
| 数量 | 1 ST | |