

AP SAKB/C/T BE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

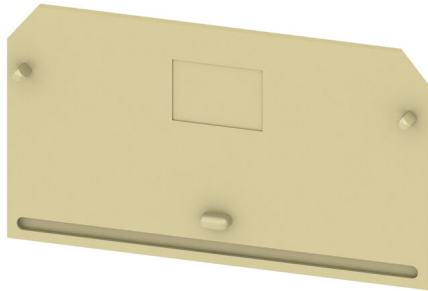

電流および電圧トランスフォーマーの配線

バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, ページュ, 高さ: 65 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66, 適合仕様: はい
注文番号	0146760000
種別	AP SAKB/C/T BE
GTIN (EAN)	4008190114985
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	36.5 mm	奥行き (インチ)	1.437 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.5591 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.52 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.034 kg CO2eq.	

システム仕様

バージョン エンドプレート

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

TS 35 オフセット 22 mm

材料データ

基本材質	PA 66	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様 はい 設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		