

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



アルミニウムは、銅に次いで2番目に優れた電気伝導率を有します。その利点のひとつは低重量で、その他の利点は卓越した腐食保護です。

一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, アルミニウム, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 33 mm, 深さ: 15 mm
注文番号	0169300000
種別	TS 32X15 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190105167
数量	20 M

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	33 mm	高さ (インチ)	1.2992 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	235.5 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

取り付けレール

設置アドバイス	直接実装
標準	DIN EN 60715
表面仕上	未処理
厚さ	1.50 mm
基本材質	アルミニウム
ターミナルレールの長さ	最小: 0 mm 公称: 2000 mm 最大: 2000 mm
PEN機能の許容熱電流、最大	192.00 A
IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐電流	8.4 kA
パンチ加工済取り付けレール	いいえ
スリット幅	
短絡強度は E-Cu 電線に対応	70.00 mm ²
孔の間隔、中心から中心	0 mm
スリットギャップ	
スリット長	

分類


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

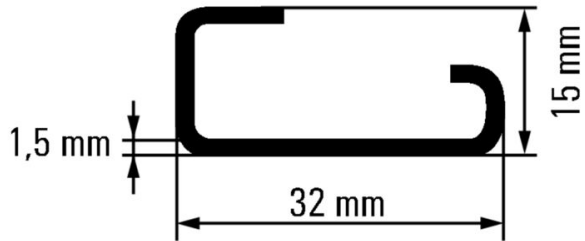


TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DINレールサポート

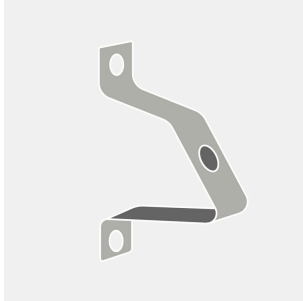

一般注文データ

種別	TST 2/M6	バージョン	
注文番号	0101700000		取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254		
数量	10 ST		

取り付けサポート




当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	SST 3 2M	バージョン	
注文番号	0152700000		アクセサリ, 固定ピン
GTIN (EAN)	4008190126193		
数量	2 M		

DINレールサポート

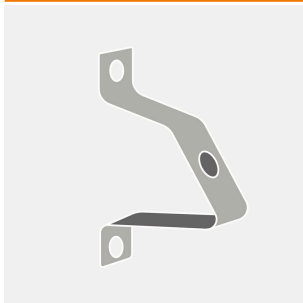

一般注文データ

種別	TSTW 6/M6	バージョン	
注文番号	0164000000		取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345		
数量	10 ST		

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	TSTW 5/M5	バージョン
注文番号	0178100000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 ST	

エンドブラケット

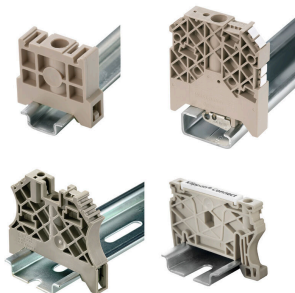

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカに対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EWK 2	バージョン
注文番号	0199360000	エンドブラケット, ベージュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 ST	
種別	EWK 1	バージョン
注文番号	0206160000	エンドブラケット, ベージュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
数量	50 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	0295900000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	
種別	MB M6/M4 GR	バージョン
注文番号	0334900000	ガイドナット, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
数量	20 ST	
種別	FKSC M6X12 D9/SW3	バージョン
注文番号	0353500000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
数量	50 ST	

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


DINレールサポート



一般注文データ

種別	SH 2	バージョン	
注文番号	0494920000	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG,	
GTIN (EAN)	4008190007584	ねじ込み	
数量	10 ST		

エンドブラケット

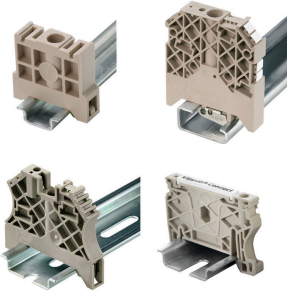

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EWK 1 ALT	バージョン	
注文番号	0495160000	エンドブラケット, ベージュ, TS 32, V-2, ポリアミド66, 幅: 8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190160777	100 °C	
数量	50 ST		

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	MB M3/M5 CRM	バージョン	
注文番号	0503500000	ガイドナット, M 5	
GTIN (EAN)	4008190182083		
数量	20 ST		

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	MB M5/M3 SW	バージョン
注文番号	0553400000	ガイドナット, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
数量	20 ST	

取付け備品



統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。


ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

種別	FKSC M6X8 D9/SW3	バージョン
注文番号	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール
GTIN (EAN)	4008190058258	
数量	50 ST	

DINレールサポート

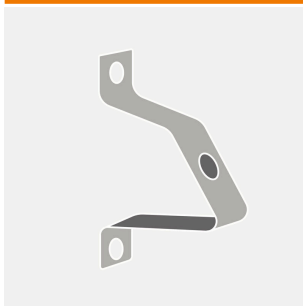

一般注文データ

種別	TST 2/M5	バージョン
注文番号	1286600000	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
数量	10 ST	

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン	
注文番号	1567480000	バージョン	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491		
数量	100 ST		

DINレールサポート



一般注文データ

種別	TSTW D 4.3	バージョン	
注文番号	1610110000	バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, without, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305		
数量	10 ST		
種別	TSTW 5/M5 ZN	バージョン	
注文番号	1779100000	バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894		
数量	10 ST		